

# HD Heavy-Duty Rohrschelle, 40–45 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN, M8, M10 Stabgröße

## KATALOGNUMMER

**HDI045**



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die mit einer Kehlnaht verschweißte Mutter hat Flächen für Schraubenschlüssel

Leicht zu öffnender Flansch für Rohrgrößen bis 4

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 577038

Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Temperatur: -50 to 110 °C

Farbe: Schwarz

Außendurchmesser (OD): 40 - 45 mm

Rohrgröße: 1 1/4"

NB/DN: 32

Stangengröße (RS): M8;M10

Breite (W): 30 mm

Dicke (T): 2.5 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 6 mm

Schraubendurchmesser (metrisch) (Sc): M6


Schraubenlänge (L): 30mm

Statische Last: 2000N

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

## DIAGRAMME

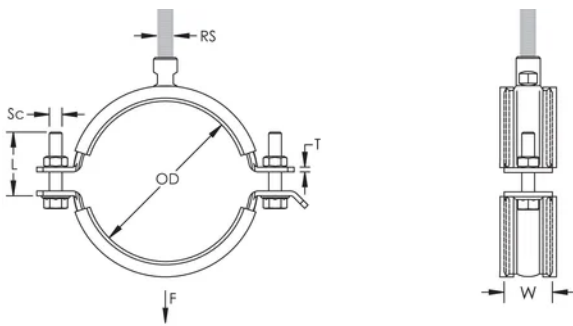

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

