

# Heavy-Duty-Rohrschelle, 18-23 mm, Rohr 1/2", DN 15, M8/M10, verzinkt

## KATALOGNUMMER

**HDN015EG**



## MERKMALE

Die mit einer Kehlnaht verschweißte Mutter hat Flächen für Schraubenschlüssel

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 579041

Mutter enthalten: Ja

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser (OD): 18 - 23 mm

Rohrgröße: 1/2"

NB/DN: 15

Stangengröße (RS): M8;M10

Breite (W): 25 mm


Dicke (T): 2 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 8 mm

Schraubendurchmesser (metrisch) (Sc): M8

Schraubenlänge (L): 25mm

Statische Last: 2000N

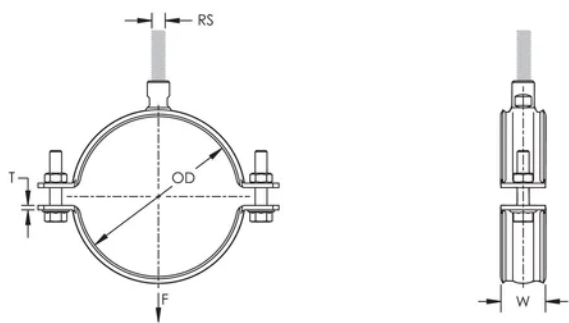

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

