

# Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 267–276 mm OD, 10" Rohr, 250 DN

## KATALOGNUMMER

**SSG276R0**



## MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 574710

Material: Stahl

Oberfläche: Lackiert;Eisen(III)-oxid

Außendurchmesser (OD): 267 - 276 mm

Rohrgröße: 10"

NB/DN: 250

Lochgröße (HS): 22 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 20 mm

Schraubenlänge (L): 80mm

Statische Last: 3100N

Breite (W): 60 mm


Dicke (T): 8 mm

A: 344 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last bezieht sich auf einen kompletten Satz Schwerlast-Rohrschellen, die mit den angegebenen Schrauben nach ISO 4014 und den entsprechenden Sechskantmuttern nach ISO 4032 befestigt sind (weitere Informationen finden Sie in der Norm SSG 7075E).

## DIAGRAMME

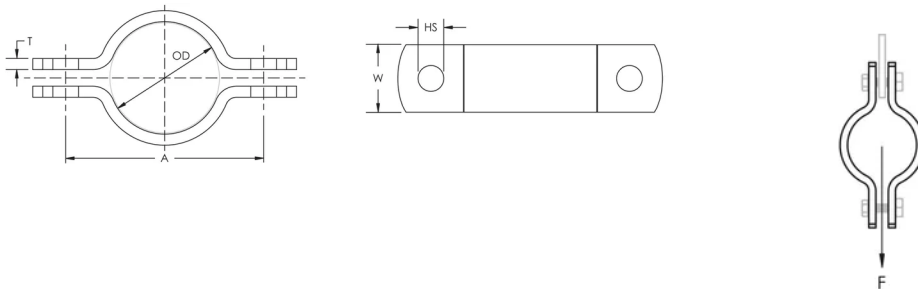

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

