

Flache Unterlegscheibe



MERKMALE


Verwendung unter dem Kopf einer Schraube oder einer Mutter, um die Belastung des Verbindungselements auf eine größere Fläche zu verteilen

SPEZIFIKATIONEN

Entspricht: DIN 933

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Lochgröße (HS) | Durchmesser (Ø) | Dicke (T) |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 01108S4 | 592490 | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | | 8.4 mm | 16 mm | 1.6 mm |
| 01106S4 | 592480 | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | | 6.4 mm | 12 mm | 1.6 mm |
| 01108EG | 592400 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 8.4 mm | 16 mm | 1.6 mm |
| 01106EG | 592390 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 6.4 mm | 12 mm | 1.6 mm |
| 01110HD | 592415 | Stahl | Feuerverzinkt | 10.5 mm | 21 mm | 2 mm |
| 01110S4 | 592500 | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | | 10.5 mm | 20 mm | 2 mm |
| 01110EG | 592410 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 10.5 mm | 20 mm | 2 mm |
| 01112EG | 592420 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 13 mm | 24 mm | 2.5 mm |

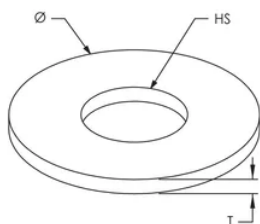

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

