

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 450 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

WBT400CBRKT



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Decken-, Wand- und Schieneninstallationen.

Seitlicher Zugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 820350

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Länge 1 (L1): 137mm


Länge 2 (L2): 465mm

Breite (W): 54mm

Höhe (H): 190mm

Statische Last: 177N

DIAGRAMME

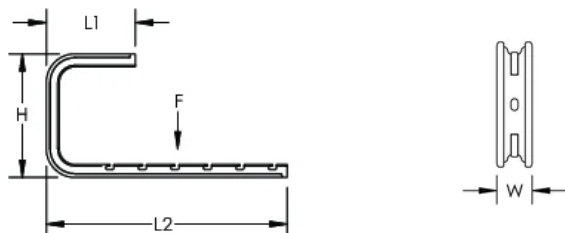

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE