


# Türkontaktschalter ohne Kabel

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**20118-810**

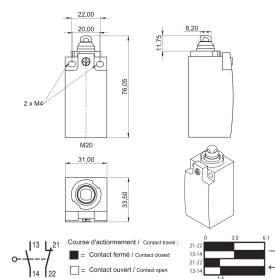

Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb. Dieses Produkt ist durch Plug-and-Play einfach zu handhaben.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Türkontaktschalter (ohne Verbindungskabel)

### PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schalter

Tiefe: 33.5mm

Höhe: 76.5mm

Betriebstemperatur: -25 to 75°C

Schutzart: IP66

Breite: 31mm

Entspricht: UL® 508; EN 50047 Form B

Bemessungsstrom: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Anzahl Verpackungen: 1

Spannung: 24 – 230V

Drahtgröße: 0.5 – 2.5mm<sup>2</sup>

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Die Halterung für die Installation des Türschalters (Varistar, Novastar, Eurorack) bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**