


# Varistar CP Schrankgestell, mobil 52 HE, 2450 H, 800 B, 1200 T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**20630-256**

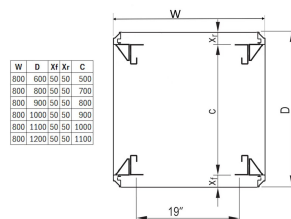

Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration. Für mobile Anwendungen

### MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 52U

Höhe: 2450mm

Breite: 800mm

Tiefe: 1200mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamische Belastung: 1000kg

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Statische Last: 1600kg

Typ: Mobile

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 53.017kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE