

19"-Frontplatten

Frontplatten aus Aluminium.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium, 4 oder 3 mm dick, eloxiert oder lackiert

SPEZIFIKATIONEN

- Breite Gestell:** 95HP
- Material:** Aluminium
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe (D) | Befestigung | Oberfläche | Frontbeschichtung | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30118-948 | 1U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-299 | 1U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 40304-074 | 1U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe (D) | Befestigung | Oberfläche | Frontbeschichtung | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30219-098 | 1U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30118-954 | 7U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-955 | 8U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-953 | 6U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-305 | 6U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-952 | 5U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30219-113 | 6U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30219-104 | 3U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30118-949 | 2U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-303 | 4U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-309 | 10U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 40304-079 | 6U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30118-307 | 8U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 40304-077 | 4U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30118-304 | 5U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-306 | 7U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-301 | 2U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe (D) | Befestigung | Oberfläche | Frontbeschichtung | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 40304-076 | 3U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe (D) | Befestigung | Oberfläche | Frontbeschichtung | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 40304-082 | 9U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30219-137 | 7U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 40304-080 | 7U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30219-143 | 9U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30118-951 | 4U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-308 | 9U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30118-956 | 9U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30219-107 | 4U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30219-144 | 10U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 40304-081 | 8U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30219-138 | 8U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30118-950 | 3U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30219-110 | 5U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Eloxiert | 1 |
| 30118-302 | 3U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |
| 30219-101 | 2U | 3mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 40304-083 | 10U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 40304-075 | 2U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 40304-078 | 5U | 4mm | Anschraubbare Front | Eloxiert | Eloxiert | 1 |
| 30118-957 | 10U | 3mm | Anschraubbare Front | Pulverbeschichtet | Lackiert | 1 |

Table 1/2

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 30118-948 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 43.6mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-299 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 43.6mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-074 | Eloxiert | Ja | | Nein | 43.6mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-098 | Eloxiert | Nein | | Nein | 43.6mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-954 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 310.3mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-955 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 354.8mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-953 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 265.9mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-305 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 265.9mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-952 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 221.4mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-113 | Eloxiert | Nein | | Nein | 265.9mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-104 | Eloxiert | Nein | | Nein | 132.5mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-949 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 88.1mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-303 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 177mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-309 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 443.7mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-079 | Eloxiert | Ja | | Nein | 265.9mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-307 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 354.8mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-077 | Eloxiert | Ja | | Nein | 177mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-304 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 221.4mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-306 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 310.3mm | 19-Zoll-Frontplatte |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 30118-301 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 88.1mm | 19-Zoll-Frontplatte |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 40304-076 | Eloxiert | Ja | | Nein | 132.5mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-082 | Eloxiert | Ja | | Nein | 399.2mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-137 | Eloxiert | Nein | | Nein | 310.3mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-080 | Eloxiert | Ja | | Nein | 310.3mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-143 | Eloxiert | Nein | | Nein | 399.2mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-951 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 177mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-308 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 399.2mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-956 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 399.2mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-107 | Eloxiert | Nein | | Nein | 177mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-144 | Eloxiert | Nein | | Nein | 443.7mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-081 | Eloxiert | Ja | | Nein | 354.8mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-138 | Eloxiert | Nein | | Nein | 354.8mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-950 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 132.5mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-110 | Eloxiert | Nein | | Nein | 221.4mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-302 | Lackiert | | RAL 7035 | Nein | 132.5mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30219-101 | Eloxiert | Nein | | Nein | 88.1mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-083 | Eloxiert | Ja | | Nein | 443.7mm | 19-Zoll-Frontplatte |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Farbcode | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Typ |
|---------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------|
| 40304-075 | Eloxiert | Ja | | Nein | 88.1mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 40304-078 | Eloxiert | Ja | | Nein | 221.4mm | 19-Zoll-Frontplatte |
| 30118-957 | Lackiert | | RAL 7021 | Nein | 443.7mm | 19-Zoll-Frontplatte |

Table 1/2

| Katalognummer | Breite (W) |
|---------------|------------|
| 30118-948 | 483mm |
| 30118-299 | 483mm |
| 40304-074 | 483mm |
| 30219-098 | 483mm |
| 30118-954 | 483mm |
| 30118-955 | 483mm |
| 30118-953 | 483mm |
| 30118-305 | 483mm |
| 30118-952 | 483mm |
| 30219-113 | 483mm |
| 30219-104 | 483mm |
| 30118-949 | 483mm |
| 30118-303 | 483mm |
| 30118-309 | 483mm |
| 40304-079 | 483mm |
| 30118-307 | 483mm |
| 40304-077 | 483mm |
| 30118-304 | 483mm |
| 30118-306 | 483mm |
| 30118-301 | 483mm |

Table 2/2


| Katalognummer | Breite (W) |
|---------------|------------|
| 40304-076 | 483mm |
| 40304-082 | 483mm |
| 30219-137 | 483mm |
| 40304-080 | 483mm |

| Katalognummer | Breite (W) |
|---------------|------------|
| 30219-143 | 483mm |
| 30118-951 | 483mm |
| 30118-308 | 483mm |
| 30118-956 | 483mm |
| 30219-107 | 483mm |
| 30219-144 | 483mm |
| 40304-081 | 483mm |
| 30219-138 | 483mm |
| 30118-950 | 483mm |
| 30219-110 | 483mm |
| 30118-302 | 483mm |
| 30219-101 | 483mm |
| 40304-083 | 483mm |
| 40304-075 | 483mm |
| 40304-078 | 483mm |
| 30118-957 | 483mm |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

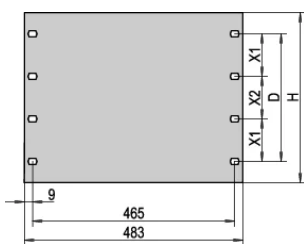

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE