


# Linsensenkkopfschraube

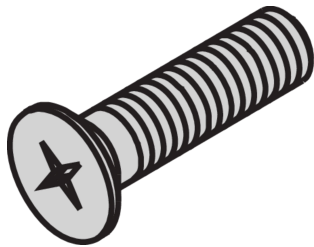

Senkkopfschrauben werden für zahlreiche Montagemöglichkeiten in einem Baugruppenträger oder Tischgehäuse verwendet.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Senkkopfschraube

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schraube

Table 1/2

| Katalognummer | Länge | Material | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Höhe  |
|---------------|-------|----------|------------|---------------------|--------------|-------|
| 24560-139     | 5mm   | Stahl    | Verzinkt   | 100                 | M4           |       |
| 24560-183     | 12mm  | Stahl    | Verzinkt   | 100                 | M5           |       |
| 24560-182     | 12mm  | Stahl    | Verzinkt   | 4                   | M5           |       |
| 24560-145     | 14mm  | Stahl    | Verzinkt   | 100                 | M4           |       |
| 24560-164     | 8mm   | Stahl    | Vernickelt | 100                 | M2.5         | 4.7mm |
| 24560-158     | 7.7mm | Stahl    | Verzinkt   | 100                 | M2.5         |       |
| 21100-542     | 8mm   | Stahl    | Vernickelt | 100                 | M3           |       |
| 21100-429     | 8mm   | Stahl    | Vernickelt | 100                 | M2.5         |       |
| 21100-649     | 10mm  | Stahl    | Verzinkt   | 100                 | M2.5         |       |

| Katalognummer | Länge | Material | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Höhe |
|---------------|-------|----------|------------|---------------------|--------------|------|
| 21100-500     | 10mm  | Stahl    | Vernickelt | 100                 | M2.5         |      |
| 21100-507     | 12mm  | Stahl    | Vernickelt | 100                 | M2.5         |      |

Table 2/2

| Katalognummer | Typ              | Breite | Passt zu     | Gewindeart | Drehmoment |
|---------------|------------------|--------|--------------|------------|------------|
| 24560-139     | Senkkopfschraube |        | Frontplatten |            | 1.3N·m     |
| 24560-183     | Senkkopfschraube |        | Frontplatten |            | 2.4N·m     |
| 24560-182     | Senkkopfschraube |        | Frontplatten |            | 2.4N·m     |
| 24560-145     | Senkkopfschraube |        | Frontplatten |            | 2.4N·m     |
| 24560-164     | Senkkopfschraube | 4.7mm  | Frontplatten | Metrisch   |            |
| 24560-158     | Senkkopfschraube |        | Frontplatten |            |            |
| 21100-542     | Schraube         |        | Frontplatten |            |            |
| 21100-429     | Schraube         |        | Frontplatten |            |            |
| 21100-649     | Schraube         |        | Frontplatten |            |            |
| 21100-500     | Schraube         |        | Frontplatten |            |            |
| 21100-507     | Schraube         |        | Frontplatten |            |            |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**