


# 19" Fachboden, ausziehbar, für Varistar CP, Novastar, 70 kg, RAL 7021, 553 B 800 T

## KATALOGNUMMER

**21130-355**

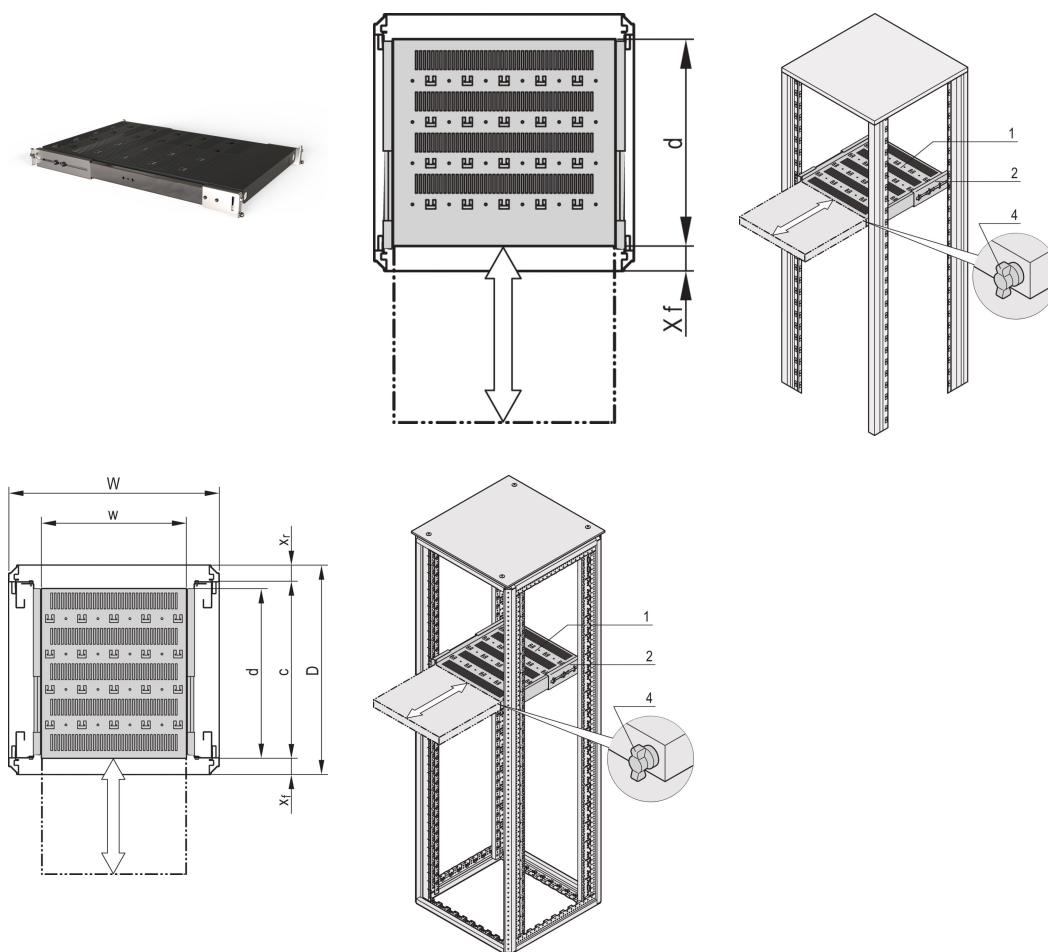

Varistar, Novastar und Eurorack 19"-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

---

Perforiert mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern

Statische Traglast 70 kg

Inklusive Teleskopschienen

Verriegelung mit Knebelschloss möglich

St, 1,5 mm

Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern

Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern

## PRODUKTMERKMALE

---

Typ: Fachboden ausziehbar

Breite: 600mm

Tiefe: 682mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP; Novastar

Produkttyp: Fachboden

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 5.598kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Montagewinkel zur Montage der Teleskopschienen am Gestell bitte separat bestellen

Knebelschloss bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**