

# Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff



Die Frontplatte ermöglicht die Montage eines starren Trapezgriffs aus Kunststoff oder Alu-Profil. Die Frontplatte kann nicht mit einer Textildichtung geschirmt werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte, ungeschirmt

Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig

## SPEZIFIKATIONEN

- Tiefe (D):** 2.5mm
- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert; Passiviert
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte
- Typ:** Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)


Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30847-605	3U	6HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30847-604	3U	5HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-626	6U	4HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-627	6U	5HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-625	6U	3HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-628	6U	6HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-609	3U	12HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-629	6U	7HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-603	3U	4HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-608	3U	10HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-630	6U	8HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-607	3U	8HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-602	3U	3HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-631	6U	10HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-632	6U	12HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-606	3U	7HP	1	Trapezförmig, statisch, Aluminiumprofil	Anschraubbare Front	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
30847-605	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	30.1mm
30847-604	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	25mm
30847-626	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	20mm
30847-627	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	25mm
30847-625	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	14.9mm
30847-628	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	30.1mm
30847-609	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	60.6mm
30847-629	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	35.2mm
30847-603	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	20mm
30847-608	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	50.5mm
30847-630	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	40.3mm
30847-607	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	40.3mm
30847-602	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	14.9mm
30847-631	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	50.5mm
30847-632	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm	60.6mm
30847-606	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm	35.2mm

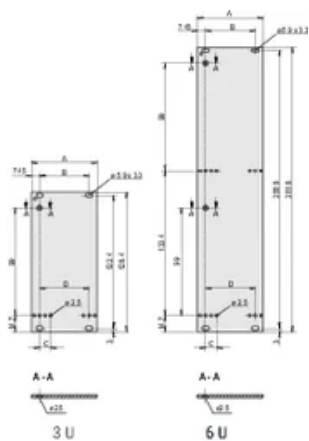

**WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**