

# Drahtklipp zur Befestigung von Kabel/Kabelschutzrohr



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln und Kabelschutzrohr ohne den Anhängedraht zu verbiegen

Schnellere Installation als mit traditionellen Verfahren

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** nVent CADDY Armour

**Material:** Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Drahtgröße	Lochgröße (HS)	Statische Grenzlast (F)	Zertifizierungen
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB, UL, cUL


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

NEC® 300,11 erfordert fest zugeordnete Draht- oder Gewindestange und EC311.

## DIAGRAMME

---

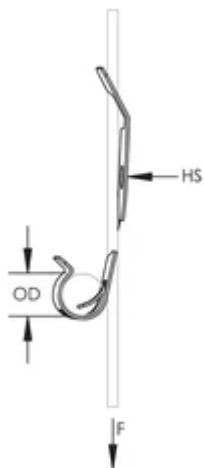

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

