

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 98–108 mm OD, M8, M10 Stabgröße

KATALOGNUMMER

MFP108



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet

Das Schnellverschlusssystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird

Das Schnellverschlusssystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 586713

Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Farbe: Schwarz

Temperatur: -50 to 110 °C

Außendurchmesser (OD): 98 - 108 mm

Stangengröße (RS): M8;M10

NB/DN: 90

Rohrgröße: 3 1/2"

Breite (W): 23 mm

Dicke (T): 1.75 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 6


Schraubenlänge (L): 45mm

Statische Last: 2500N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

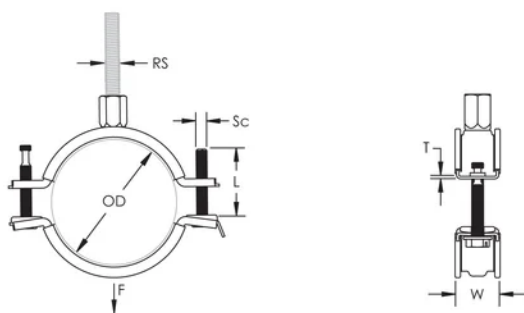

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

