

# PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 26–31 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm

## KATALOGNUMMER

**PXN031EG**



## MERKMALE

Mit Außen- / Innen-Kombinationsmutter

Heavy-Duty

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 577070

Mutter enthalten: Ja

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser (OD): 26 - 31 mm

Rohrgröße: 3/4"

NB/DN: 20

Stangengröße (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"


Breite (W): 27 mm

Dicke (T): 2.2 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 6

Schraubenlänge (L): 20mm

Statische Last: 2500N

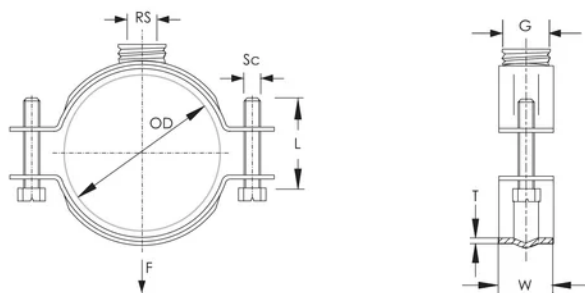

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

