

# nVent ERICO System 3000 Fangmast

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

### INTMKIVSS



### MERKMALE

---

Dynamische Reaktion auf den Ansatz eines abwärtsgerichteten Blitzkanals

Für Installationen mit geringerer Höhe

Nicht-radioaktive Technologie

Keine externe Stromquelle erforderlich

### PRODUKTMERKMALE

---

Artikelnummer: 702089

Material: Edelstahl 316 (EN 1.4401)

Temperatur: -40 to 100°C

Installationshöhe (H): 20m max

Durchmesser 1 (Ø1): 101.6mm

Durchmesser 2 (Ø2): 26.15mm


Höhe (H): 348mm

Gewindegröße (TS): 1/2 Zoll BSPP

Stückgewicht: 2.06kg

## DIAGRAMME

---

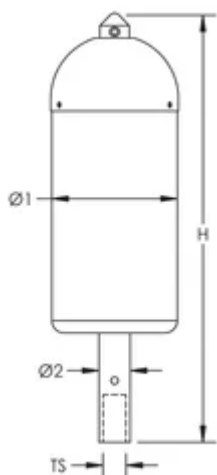

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**