
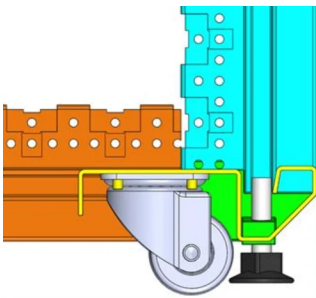


# Varistar CP Schrankgestell, mobil 42 HE, 2000 H, 600 B, 1000 T

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**20630-230**

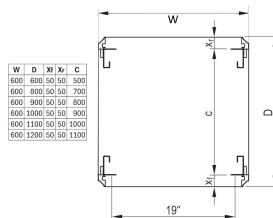

Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration.  
Für mobile Anwendungen

### MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Breite: 600mm

Tiefe: 1000mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamische Belastung: 1000kg

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Statische Last: 1600kg

Typ: Mobile

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 43.098kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**