 



# Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

60110-296

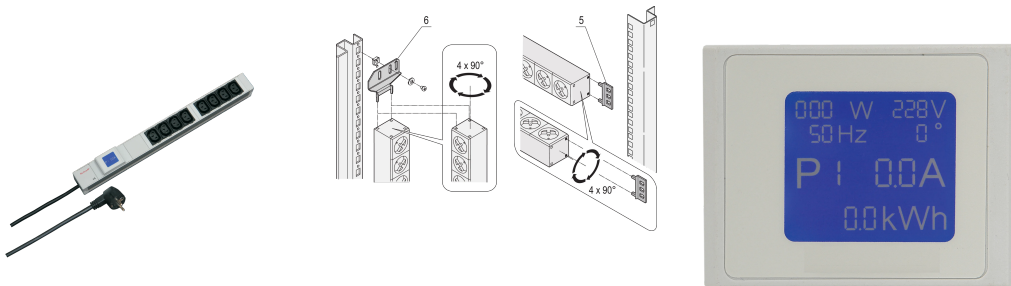

PDU mit lokalem Stromzähler. Die relevanten Leistungsdaten erscheinen auf einer integrierten Anzeige.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Integrierte Messung (Strom, Spannung, Phasenwinkel, Frequenz, Energie und Wirkleistung).Anzeige erfolgt über eingebautes Display

Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen

Horizontale und vertikale Montage möglich

## PRODUKTMERKMALE

---

Produkttyp: Buchsenleiste

Typ Buchse: IEC C13

Anzahl Buchsen: 8

Farbe: Grau

Steckdosen mit Schalter: Ja

Länge: 438.5mm

Spannung AC: 230V

Tiefe: 44mm

Material: Aluminium; Polyamid

Net Weight: 0.906kg

Anzahl Verpackungen: 1

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**