

# Frontplatten-Satz, geschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 42 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

## KATALOGNUMMER

**20848-599**



U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneten Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Zubehörtyp: Frontplatte

Breite Gestell: 42HP

Anzahl Verpackungen: 1

Befestigung: Mit Scharnier, unten

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Tiefe (D): 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Breite (W): 213mm

Gross Weight: 0.296kg


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

## DIAGRAMME

---

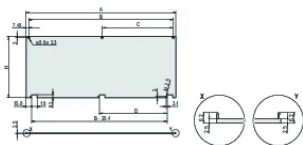

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**