


CPCI PlusIO System mit steckbarem Netzteil, 4 HE, 8 Slot

KATALOGNUMMER

24579-400

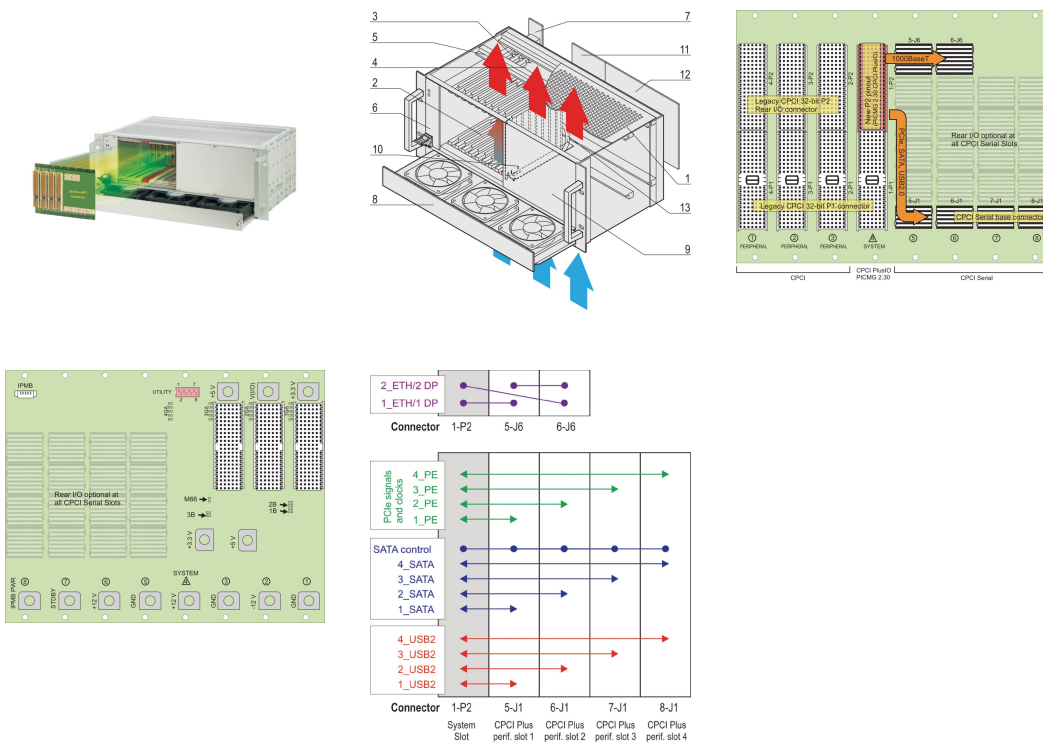

4 HE CompactPCI PlusIO System mit vertikalem Kartenkorb für einen CPCI PlusIO System Controller, 4 CompactPCI und 3 CompactPCI Serial Peripherie-Boards und ein steckbares CompactPCI 3 HE Netzteil

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0 und PICMG 2.30 Rev. 1.0

System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief, 8 Slot; Rear I/O: 3 HE, 80 mm tief, 3 Slot

Backplane 4 Slot, 3 HE, 32-bit, CompactPCI; 4 Slot, 3 HE, CompactPCI PlusIO

Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit, Luftstrom von unten nach oben

19-Zoll kompatibles Netzteil, 250 W, 3 HE, 8 TE

Möglichkeit zur Montage einer Festplatte

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 8

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 3 U, 4 Slot CompactPCI und 4 Slot CompactPCI Serial

Datenübertragung: 32-bit-PCI-Bus; PCIe Gen2

Strom pro Slot: 40W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach oben

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: PICMG 2.30 R1.0

Tiefe: 275mm

Höhe: 177mm

Net Weight: 10.8kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE