


19-Zoll-Frontplatte mit D-Sub-Ausbruch, 3 x 9 Pin, 3 HE, 4 TE, 2,5 mm, Al, RAL 7035

KATALOGNUMMER

30118-332

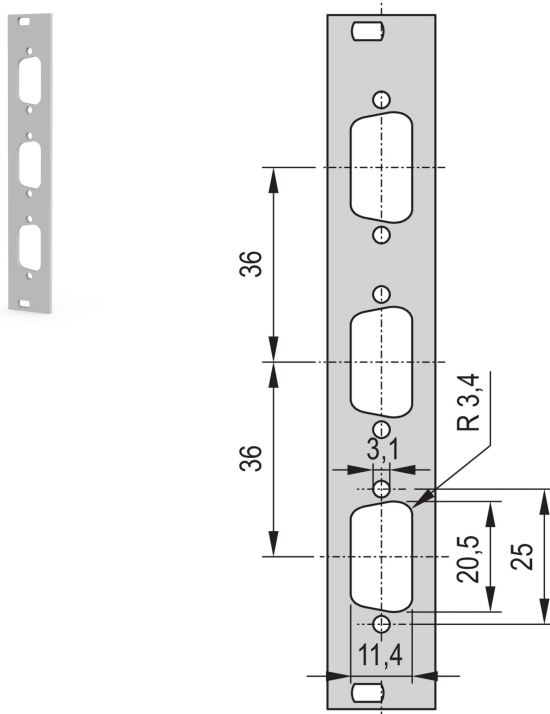

19"-Frontplatte mit SUB-D- oder FDDI-Ausbruch.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatte mit Sub-D-Ausbruch, ST-Typ 3 oder FDDI

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 4HP

Zubehörtyp: Frontplatte

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Lackiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Anzahl der Stifte: (3) 9

Farbcode: RAL 7035

Tiefe (D): 2.5mm

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe (H): 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite (W): 19.98mm

Net Weight: 0.012kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE