


# Führungsschiene, mehrteilig, Mittelstück, Aluminiumprofil, 340 mm, 2 mm Nutbreite, 10 Stück

## KATALOGNUMMER

**34560-894**

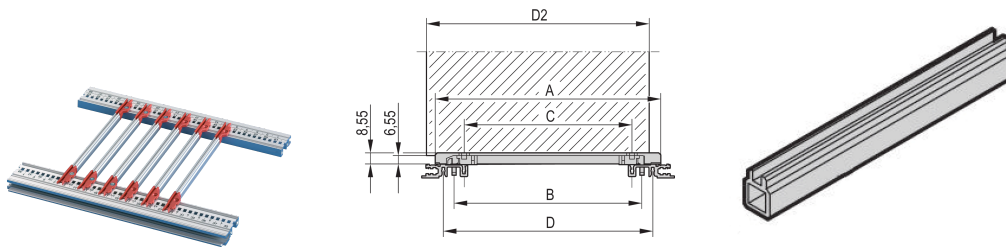

Führungsschienen Mittelteil für individuelle mehrteilige Führungsschienen aus Kunststoff oder Aluminiumprofil. Geeignet für Endstücke vom Typ Standard, Zubehör, 4,4-Zoll und Endstücke mit Codierung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Mittelteil zur Montage von Führungsschienen mit 2 mm Nutbreite

2 Kunststoffendstücke sind erforderlich; diese werden auf beide Enden des mittleren Profils aufgeschoben

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Führungsschiene

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Typ: Mittelteil

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

Leiterplattentiefe: 340mm

Nutbreite: 2

Material: Aluminium

Farbe: Silber

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Net Weight: 0.017kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in der Lieferlosgröße (LLG). Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE