


# EuropacPRO, Rückhaube, 6 HE, 84 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl,

## KATALOGNUMMER

**34561-764**

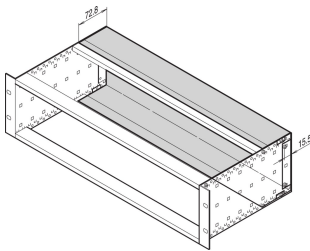

Die Rückhaube wird als geschirmte hintere Begrenzung genutzt und benötigt 60 mm Platz. Wenn also die Rückhaube verwendet wird, muss die Seitenwandtiefe 60 mm größer als die Board-Tiefe sein. Der Kontakt von der Rückhaube zu den Modulschienen erfolgt durch den Edelstahl-Kontaktstreifen für das Abdeckblech. Dadurch sind keine zusätzlichen EMV-Dichtungen erforderlich. Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig mit dem hinteren Eckprofil verwendet werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Rückhaube wird als geschirmte hintere Begrenzung genutzt. Die Rückhaube benötigt 60 mm Platz. Wenn also die Rückhaube verwendet wird, muss die Seitenwandtiefe 60 mm größer als die Board-Tiefe sein. Beispiel: Bei einer Kartentiefe von 160 mm wird eine Seitenwand (mit Rückhaube) von 235 mm (175 mm + 60 mm) verwendet

Der Kontakt von der Rückhaube zu den Modulschienen erfolgt durch den Edelstahl-Kontaktstreifen für das Abdeckblech. Dadurch sind keine zusätzlichen EMV-Dichtungen erforderlich

Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig mit dem hinteren Eckprofil verwendet werden

Bei EMV-Abschirmung bitte EMV-Dichtung für Modulschiene separat bestellen

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 84HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Passiviert

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Abdeckung

Typ: Hintere Haube

Passt zu: Baugruppenträger

Net Weight: 0.48kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Benötigte Anzahl an Schrauben pro Rückhaube: 3 HE Baugruppenträger 10 Schrauben; 6 HE Baugruppenträger 16 Schrauben.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**