


Guide Rail Accessory Type, Plastic, 100 mm, 2 mm Groove Width, Red

KATALOGNUMMER

64568-082

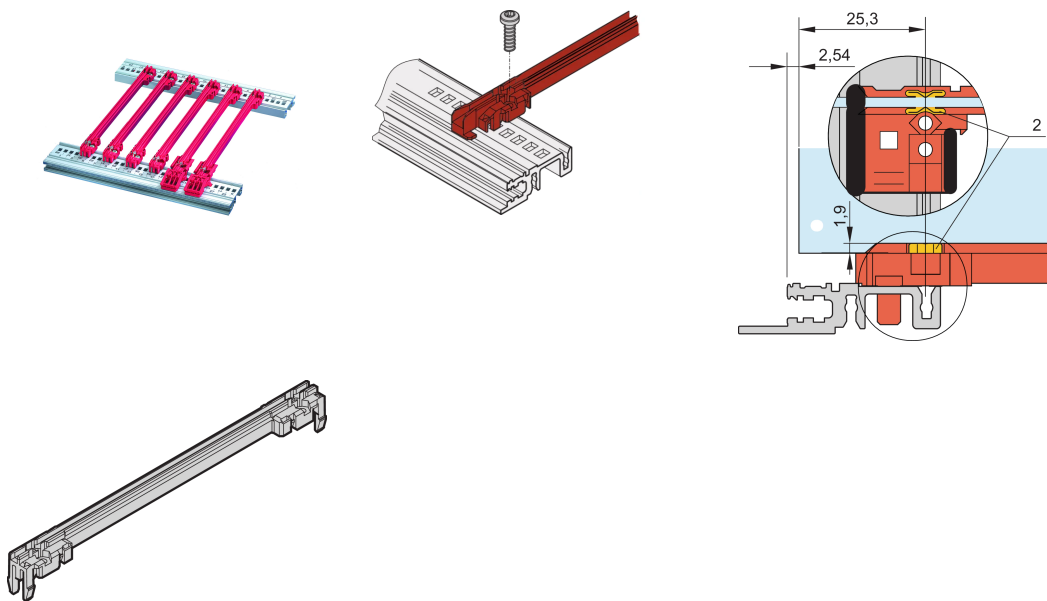

Die Kunststoff-Führungsschiene vom Typ Zubehör für Leiterplatten oder Steckbaugruppen bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den Baugruppen. Bei Bedarf werden die Führungsschienen zusätzlich mit der horizontalen verschraubt

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kunststoffführungsschiene, Typ Zubehör

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

Der optionale ESD-Clip kann in Führungsschienen eingebaut werden und gewährleistet einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und horizontaler Schiene sowohl auf der Seite der Lötstifte als auch auf der Komponentenseite

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Führungsschiene

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Typ: Zubehör

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

Leiterplattentiefe: 100mm

Nutbreite: 2

Material: Polycarbonat

Farbe: Rot

Anzahl Verpackungen: 1

Gross Weight: 0.003kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE