

Frontplatten, ungeschirmt, nach unten klappbar

Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatte beim Aufklappen bei 135° aushängbar (nicht bei RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tiefe (D): | 2.5mm |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | Eloxiert |
| Zubehörtyp: | Frontplatte |
| Produkttyp: | Frontplatte |
| Typ: | Frontplatte ohne Griff |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20838-280 | 3U | 28HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-271 | 3U | 42HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20838-274 | 6U | 42HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-279 | 4U | 84HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-272 | 3U | 63HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-275 | 6U | 63HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-278 | 4U | 63HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-277 | 4U | 42HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-276 | 6U | 84HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |
| 20838-273 | 3U | 84HP | 1 | Mit Scharnier, unten | Eloxiert | Leitend |


Table 2/2

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Entspricht | EMV-Schirmung | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|
| 20838-280 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 128.4mm | 141.9mm |
| 20838-271 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 128.4mm | 213mm |
| 20838-274 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 261.8mm | 213mm |
| 20838-279 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 172.9mm | 426.4mm |
| 20838-272 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 128.4mm | 319.7mm |
| 20838-275 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 261.8mm | 319.7mm |
| 20838-278 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 172.9mm | 319.7mm |
| 20838-277 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 172.9mm | 213mm |
| 20838-276 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 261.8mm | 426.4mm |
| 20838-273 | Nein | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nein | 128.4mm | 426.4mm |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

DIAGRAMME

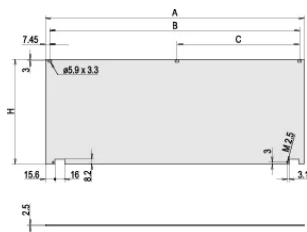

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE