


Frontplatte mit U-Profil mit Aushebegriff Typ 1

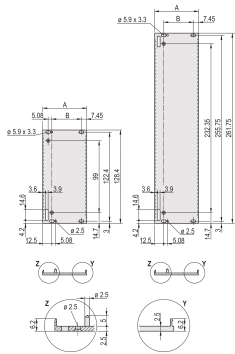

U-Profil Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al-Profil, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Frontplatte, U-Profil, schirmbar

Zentrierpin eingepresst, Stahl, rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung
30848-461	3U	4HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung
30848-465	3U	8HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-474	6U	12HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-466	3U	10HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-473	6U	10HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-463	3U	6HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-472	6U	8HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-467	3U	12HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-468	6U	4HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV
30848-470	6U	6HP	1	Trapezform, Typ 1	Anschraubbare Front	Textil EMV

Table 2/3

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)
30848-461	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-474	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-466	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-473	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-463	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-472	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)
30848-467	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-470	Eloxiert	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)
30848-461	20mm
30848-465	40.3mm
30848-474	60.6mm
30848-466	50.5mm
30848-473	50.5mm
30848-463	30.1mm
30848-472	40.3mm
30848-467	60.6mm
30848-468	20mm
30848-470	30.1mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

