

Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 20,5–22 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN

KATALOGNUMMER

SSG022R0



MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 574600

Material: Stahl

Oberfläche: Lackiert;Eisen(III)-oxid

Außendurchmesser (OD): 20.5 - 22 mm

Rohrgröße: 1/2"

NB/DN: 15

Lochgröße (HS): 6.6 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 6 mm

Schraubenlänge (L): 20mm

Statische Last: 1000N

Breite (W): 23 mm


Dicke (T): 3 mm

A: 46 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last bezieht sich auf einen kompletten Satz Schwerlast-Rohrschellen, die mit den angegebenen Schrauben nach ISO 4014 und den entsprechenden Sechskantmuttern nach ISO 4032 befestigt sind (weitere Informationen finden Sie in der Norm SSG 7075E).

DIAGRAMME

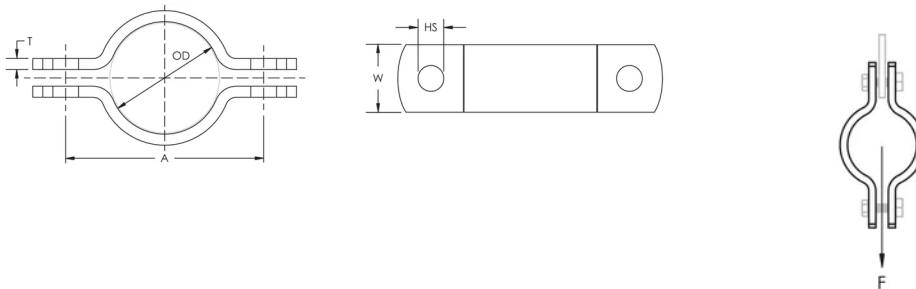

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

