

# Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 57–60,3 mm OD, 2" Rohr, 50 DN

## KATALOGNUMMER

**SSG061R0**



## MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 574650

Material: Stahl

Oberfläche: Lackiert;Eisen(III)-oxid

Außendurchmesser (OD): 57.0 - 60.3 mm

Rohrgröße: 2" Min

NB/DN: 50

Lochgröße (HS): 11 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 10 mm

Schraubenlänge (L): 40mm

Statische Last: 1800N

Breite (W): 40 mm


Dicke (T): 4 mm

A: 97 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last bezieht sich auf einen kompletten Satz Schwerlast-Rohrschellen, die mit den angegebenen Schrauben nach ISO 4014 und den entsprechenden Sechskantmuttern nach ISO 4032 befestigt sind (weitere Informationen finden Sie in der Norm SSG 7075E).

## DIAGRAMME

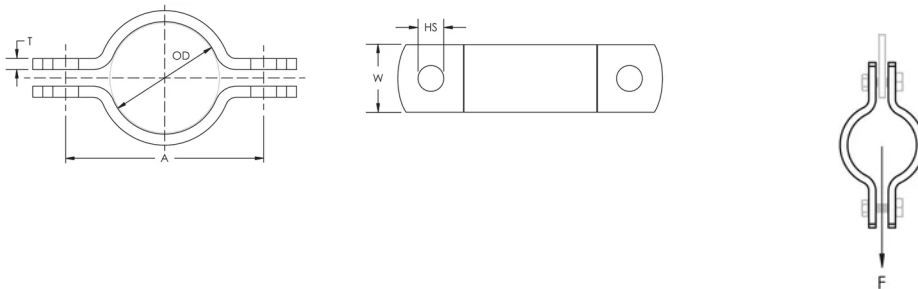

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

