

# nVent CADDY Superfix 243 M8, 25-30 mm AD, 3/4" Rohr, 20 DN

## KATALOGNUMMER

**SXE028**



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 400058

Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Farbe: Schwarz

Temperatur: -50 to 110 °C

Außendurchmesser (OD): 26 - 30 mm

Rohrgröße: 3/4"

NB/DN: 20

Stangengröße (RS): M8

Breite (W): 20 mm

Dicke (T): 1.2 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 5

Schraubenlänge (L): 25mm

Statische Last: 1000N


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

## DIAGRAMME

---

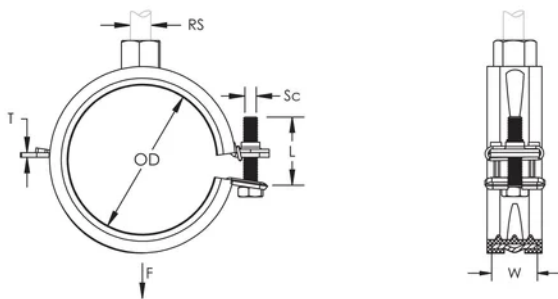

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

