

Multifunktions-C-Klammer



MERKMALE

C-Klammer

Zur Verwendung mit Kabel-/Kabelschutzrohr-/Rohrschelle oder Vierkantscheibe für Multifunktions-C-Klammer

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Lochgröße (HS)	Schraubendurchmesser (Sc)
C20HD	336100	Stahl	Feuerverzinkt	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Stahl	Feuerverzinkt	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Stahl	Feuerverzinkt	17 - 30 mm	14 mm	8

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Drehmoment (TQ)	Statische Last
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Drehmoment (TQ)	Statische Last
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.

DIAGRAMME

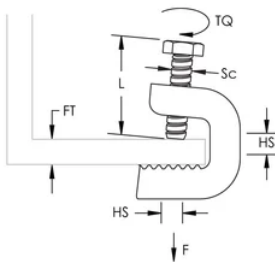

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

