

# OCDC Trapezdeckenhänger



## MERKMALE

Bietet ein mobiles Montageloch

Die Befestigung erfolgt ohne bohren oder stanzen von Löchern an der Trapezdecke

Montage an der Überlappung der beiden Stahlbleche

## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche         | Lochgröße (HS) | Flanschstärke (FT) | B     |
|---------------|---------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
| OCDC68MM      | 160700        | Stahl    | nVent CADDY Armour | 6.8 mm         | 1.0 - 2.5 mm       | 54 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C     | X           | Statische Last |
|---------------|---------------|-------|-------------|----------------|
| OCDC68MM      | 160700        | 46 mm | 13 x 8.5 mm | 400N           |

## DIAGRAMME

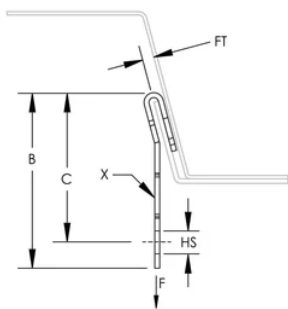

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

