


# 19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**30219-164**

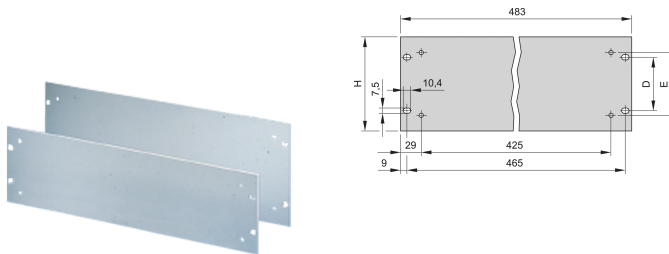

Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1 HE bis 6 HE erhältlich.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 4U

Tiefe (D): 3mm

Zubehörtyp: Frontplatte

Grifftyp: Frontgriff

Befestigung: Anschraubbare Front

Frontbeschichtung: Eloxier

Behandelte Kanten: Nein

Höhe (H): 177mm

Produkttyp: Frontplatte

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite (W): 483mm

Net Weight: 0.664kg

[illegible]

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE