


# 19-Zoll Frontplatte mit SUB-D-Ausbruch

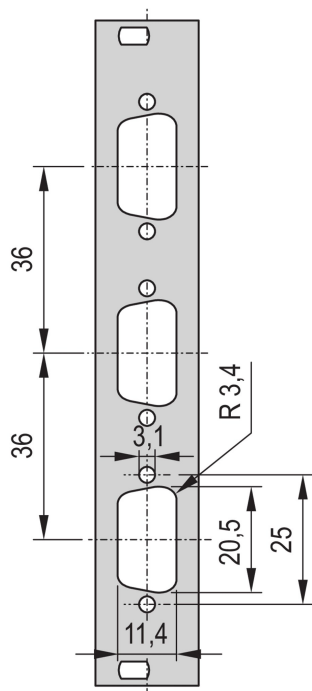

19"-Frontplatte mit SUB-D- oder FDDI-Ausbruch.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

19"-Frontplatte mit Sub-D-Ausbruch, ST-Typ 3 oder FDDI

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Tiefe (D):</b>  | 2.5mm       |
| <b>Material:</b>   | Aluminium   |
| <b>Zubehörtyp:</b> | Frontplatte |
| <b>Produkttyp:</b> | Frontplatte |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Anzahl der Stifte |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 30118-334     | 3U           | 4HP            | 1                   | Lackiert          | Leitend              | (1) 25            |
| 30118-332     | 3U           | 4HP            | 1                   | Lackiert          | Leitend              | (3) 9             |
| 30118-335     | 3U           | 4HP            | 1                   | Lackiert          | Leitend              | (2) 25            |
| 30118-338     | 3U           | 4HP            | 1                   | Lackiert          | Leitend              | (1) 9             |
| 30118-336     | 3U           | 4HP            | 1                   | Lackiert          | Leitend              | (2) 9             |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche        | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|----------|-------------------|----------|------------|
| 30118-334     | RAL 7035 | Pulverbeschichtet | 128.4mm  | 19.98mm    |
| 30118-332     | RAL 7035 | Pulverbeschichtet | 128.4mm  | 19.98mm    |
| 30118-335     | RAL 7035 | Pulverbeschichtet | 128.4mm  | 19.98mm    |
| 30118-338     | RAL 7035 | Pulverbeschichtet | 128.4mm  | 19.98mm    |
| 30118-336     | RAL 7035 | Pulverbeschichtet | 128.4mm  | 19.98mm    |

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**