


VME64x System, Tower, 5 HE, steckbares Netzteil

KATALOGNUMMER

10836-045

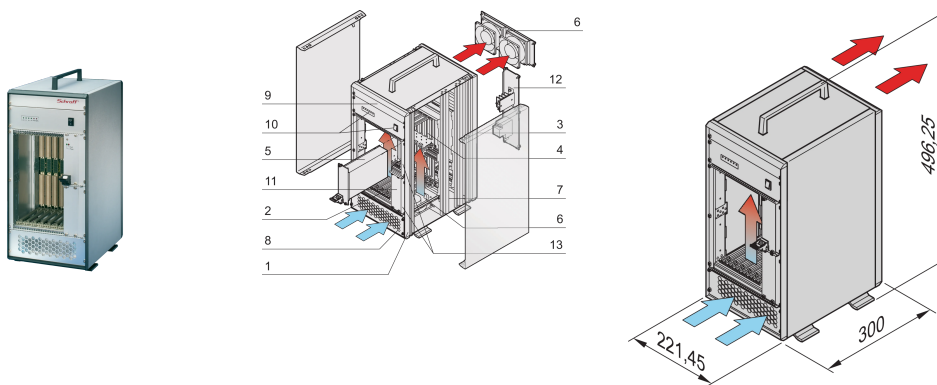

VME64 Tower-System für 7 VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein steckbares Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System nach IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1-1997

Steckbares Netzteil, Formfaktor: 19-Zoll, 300 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden

Backplane VME64x 7 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic ohne P0-Steckverbinder, Rear I/O-Option, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997

Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (2 Lüfter), Kühlung von vorne nach hinten; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)

System für Standardkarteneinbau im Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief und Rear I/O-Option

Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm

Einbaumöglichkeit eines 5,25" DVD-Laufwerks

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System
Anzahl Slots: 7
Typ: Tower
Typ Rückwandplatine: 6 U VME64 Verlängerung
Datenübertragung: VME64; VME2eSST
Strom pro Slot: 30W
Eingangsspannung AC: 100 – 240V
Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten
Höhe Gestell: 10U
Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss
Netzteil enthalten: Ja
Rear I/O: Ja
Entspricht: ANSI/VITA 1.1-1997
Net Weight: 14.11kg
Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE