


# Frontplatte, HE-Profil, nachrüstbare Abschirmung, 6 HE, 42 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

## KATALOGNUMMER

**20848-139**

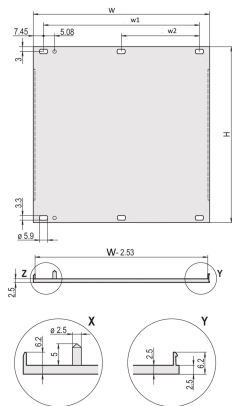

U-Frontplatte für EMV-Textildichtung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 42HP

Anzahl Verpackungen: 1

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Anschraubbare Front

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Tiefe (D): 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Höhe (H): 261.8mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

Breite (W): 213mm

Gross Weight: 0.417kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

14 ... 84 TE: mehrteiliges U-Profil (Frontplatte mit gecrimpten Profilen).


Oberflächenunterschiede zwischen 2 bis 12 TE und 14 bis 84 TE

2 ... 12 TE: einteiliges U-Profil

Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.

Standardpackungsmenge: 2 bis 28HP: 5 Stück, 42 bis 84 HP: 1 Stück, nur in Standardpackungen (SPQ) lieferbar.

## DIAGRAMME

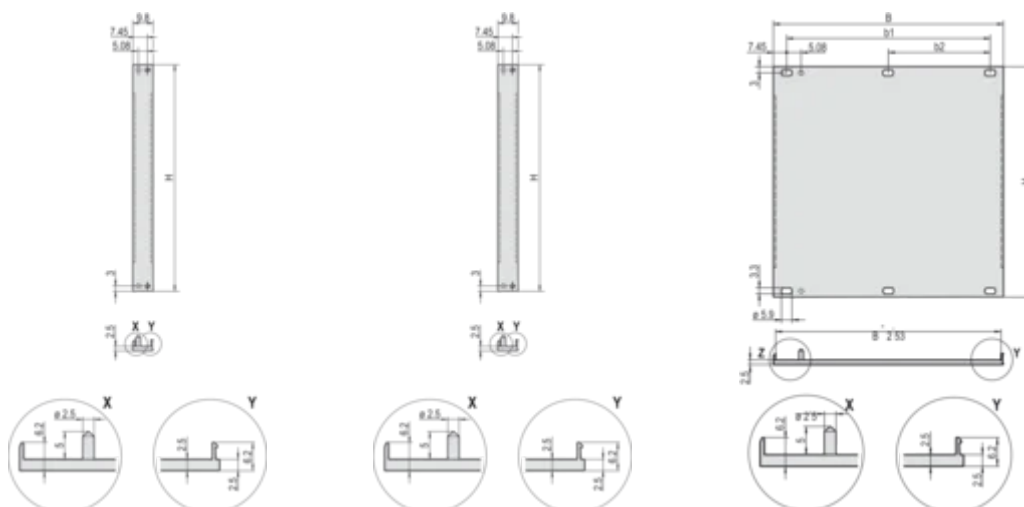

**WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**