


# Frontplatte, EMV-Textildichtung, - 40 ... +70 °C, 3 HE; 10 Stück

## KATALOGNUMMER

**21101-853**

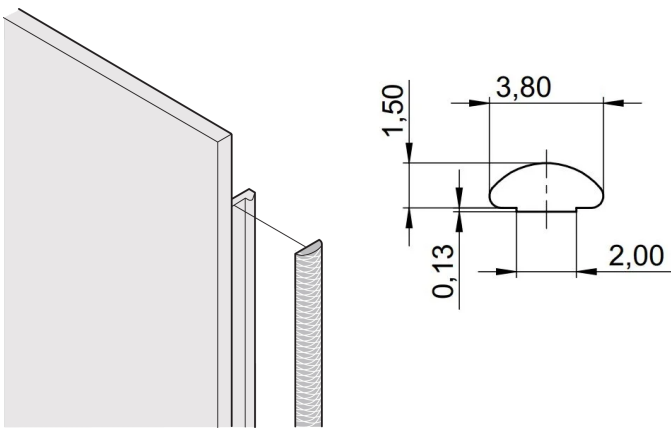

EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt

Die Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19-Zoll- Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt den leitfähigen Anschluss zu den U- Frontplatten her

Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Anzahl Verpackungen: 10

Tiefe (D): 1.62mm

Höhe (H): 97mm

Material: Thermoplastisches Elastomer

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe

Produkttyp: Abschirmungs-Kit

Breite (W): 3.8mm

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Net Weight: 0.048kg


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV-Dichtungen (Textil) erforderlich.

## DIAGRAMME

---

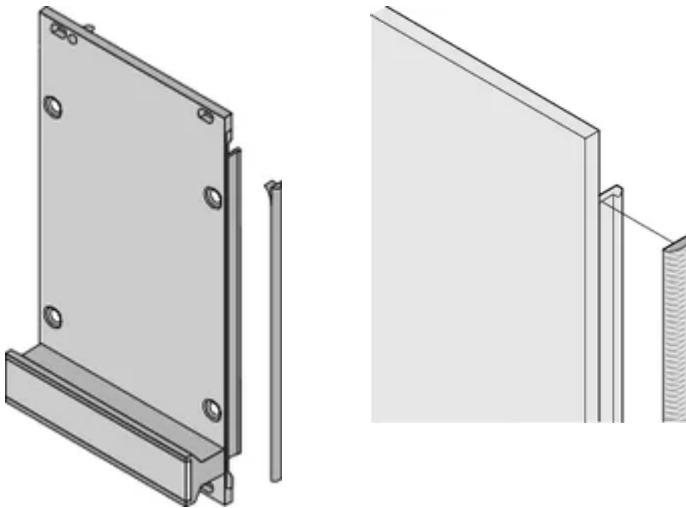

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**