


EuropacPRO Hutschiene nach DIN 43880 und DIN 60715

KATALOGNUMMER

24565-100

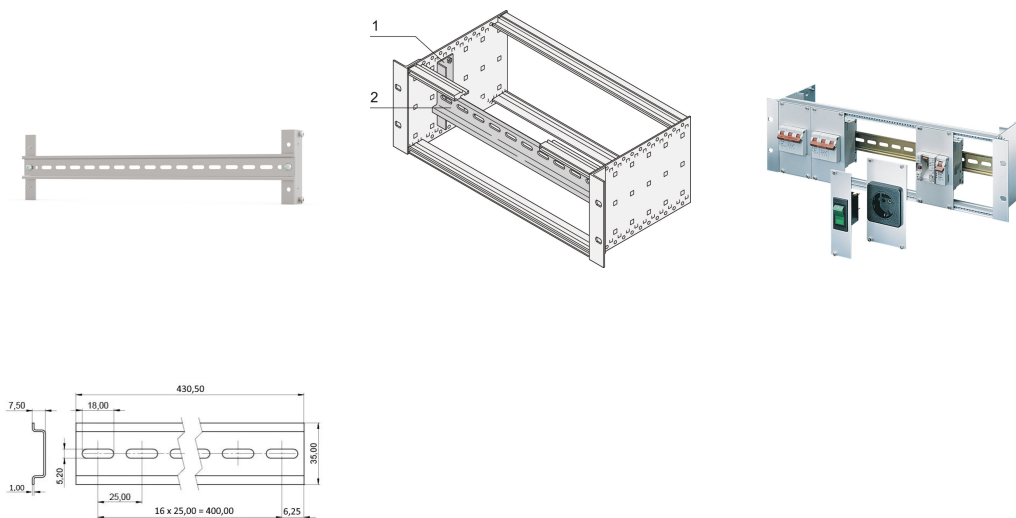

Hutschiene zum Aufrasten von Modulen nach DIN 43880 wie Sicherungen oder Schutzschaltern.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Aufnahme von Modulen nach DIN 43880 und DIN 60715, wie z. B. Sicherungen oder Schutzschalter

Für Montage am 19-Zoll-Modulträger

Hutschiene, 430,5 x 35 x 7,5 mm

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Stützschiene

Produktfamilie: EuropacPRO

Passt zu: Baugruppenträger

Material: Stahl; Aluminium

Breite Gestell: 84HP

Breite: 441.4mm

Tiefe: 37.5mm

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Verzinkt

Gross Weight: 0.278kg

Höhe: 100mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE