


# Minipac, Gehäuse, Bauform Rechteck, Desktop-Ausführung

## KATALOGNUMMER

**24814-024**

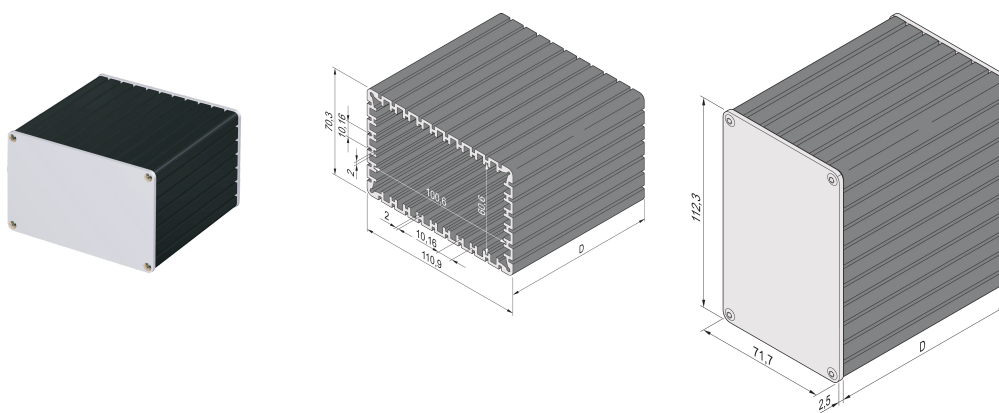

Das rechteckige Alu-Profil-Gehäuse ermöglicht dem Anwender das Einlegen von 4 Standard-Leiterplatten (Höhe 100 mm x Tiefe 160 mm). Die Leiterplatten werden in Nuten des Alu-Profil-Tubus eingesetzt. Beide Seiten sind mit 2,5 mm dicken Frontplatten verkleidet.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zum Einbau von 4 genormten Leiterplatten (Höhe 100 mm, depth 160 mm) or rotated by 90° to accomodate 8 non-standardized PCBs (height 60 mm,Tiefe 160 mm)

Stärke der Leiterplatte 1,6 mm, Rasterabstand 10,16 mm (2 TE)

Länge D = 160 mm, lange Seite 110,9 mm, kurze Seite 70,3 mm

Tischversion

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Produktfamilie: Minipac

Typ: Desktop

Höhe: 112.3mm

Breite: 71.7mm

Tiefe: 160.5mm

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz

Oberfläche: Eloxiert

Schutzart: IP40

Kühlung: Nicht perforiert

Form: Rechteckig

Anzahl Verpackungen: 1

Länge: 160.5mm

Gross Weight: 0.783kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Abmessungen auf Anfrage:

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**