


# Alternative Frontplatte für kombinierte Montage, ungeschirmt, 6 HE, 2 TE

## KATALOGNUMMER

**30847-472**

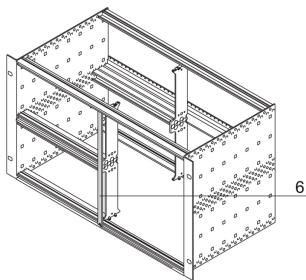

Die 2 TE breite Frontplatte deckt einen offenen Slot ab. Die ungeschirmte Ausführung kann mit Schrauben und Unterlegscheiben befestigt werden. Aufgrund der 2 TE Breite können keine Nippel verwendet werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Flache Frontplatte 6 HE, 2 TE, Al, 2,5 mm

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Zubehörtyp: Frontplatte

Material: Aluminium

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Höhe Gestell: 6U

Höhe (H): 261.8mm

Breite Gestell: 2HP

Breite (W): 9.8mm

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Gross Weight: 0.017kg


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## DIAGRAMME

---

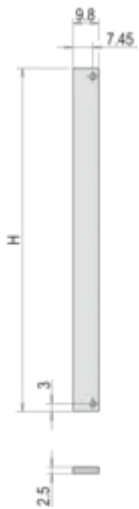

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**