


# Frontplatte 1 HE, Horizontal Rail Mounting

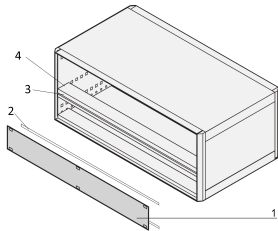

Mit der Frontplatte mit 1 HE kann der Benutzer den Ausschnitt 1 HE in einem 4 HE PropacPRO-Gehäuse, RatiopacPRO 5 HE (1-3-1) und EuropacPRO 4 HE abdecken. Die Platte wird an den Gewindestreifen der Modulschiene montiert.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Montage an Modulschienen (oben, unten) im Einbaufall 3+1 HE

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Produktfamilie:</b>	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
<b>Zubehörtyp:</b>	Frontplatte
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte

Table 1/2


Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe (H)	Breite Gestell	Breite (W)	Tiefe (D)	Anzahl Verpackungen
20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe (H)	Breite Gestell	Breite (W)	Tiefe (D)	Anzahl Verpackungen
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1

Table 2/2

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20850-423	Eloxiert	Leitend	Nein
20850-425	Eloxiert	Leitend	Nein
20850-426	Eloxiert	Leitend	Nein
20850-424	Eloxiert	Leitend	Nein

## DIAGRAMME

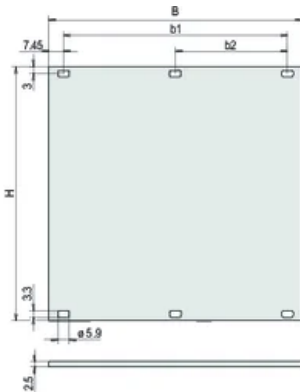

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**