


MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz

Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.

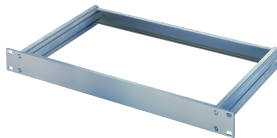

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für ungenormte Ausbauten (1 bis 5 HE) und genormte Ausbauten (1, 2 HE) nach IEC 60297-3-105

Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front-/ Rückwand

Material: Aluminium

Weitere An-/ Ausbauteile auswählen (Zubehör)

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Typ:	Konfigurierbar
Produktfamilie:	MultipacPRO
EMV-Schirmung:	Nein (nachrüstbar)
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht	Zertifizierungen
20860-202	1U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht	Zertifizierungen
20860-203	1U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montageplatte, Deck-/Bodenbleche, Griffe, Telekopschienen bitte separat bestellen.

Abmessungen h = lichte Einbauhöhe = H 8,1 mm, b = lichte Einbaubreite = 403 mm.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE