


PropacPRO Frontplatte, volle Breite, ungeschirmt

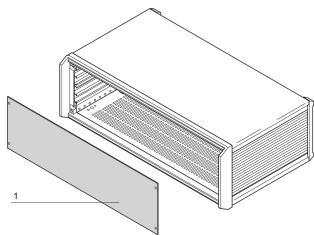

Die Gesamtfrentplatte für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al-Platte, 2,0 mm (84 TE 2,5 mm)

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|-------------|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | Eloxiert |
| Zubehörtp: | Frontplatte |
| Produkttyp: | Frontplatte |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 20850-136 | 3U | 63HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-158 | 6U | 84HP | 1 | Eloxiert | Leitend | Nein |
| 20850-129 | 2U | 63HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-135 | 3U | 42HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-142 | 4U | 42HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 20850-143 | 4U | 63HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-130 | 2U | 84HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-144 | 4U | 84HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-134 | 3U | 28HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-128 | 2U | 42HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |
| 20850-137 | 3U | 84HP | 1 | Eloxiert | Eloxiert | Nein |

Table 2/2

| Katalognummer | Tiefe | Höhe | Breite |
|---------------|-------|---------|---------|
| 20850-136 | 2mm | 128.5mm | 345.4mm |
| 20850-158 | 2.5mm | 261.8mm | 452mm |
| 20850-129 | 2mm | 84mm | 345.4mm |
| 20850-135 | 2mm | 128.5mm | 238.7mm |
| 20850-142 | 2mm | 172.9mm | 238.7mm |
| 20850-143 | 2mm | 172.9mm | 345.4mm |
| 20850-130 | 2.5mm | 84mm | 452mm |
| 20850-144 | 2.5mm | 172.9mm | 452mm |
| 20850-134 | 2mm | 128.5mm | 167.6mm |
| 20850-128 | 2mm | 84mm | 238.7mm |
| 20850-137 | 2.5mm | 128.5mm | 452mm |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE