


# PropacPRO Rückwand, volle Breite, ungeschirmt

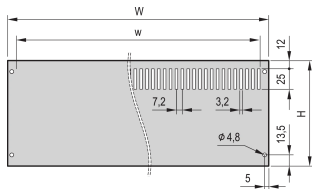

Die Rückwand, volle Breite für PropacPRO Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Mit oder ohne belüftete Schlitzte.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Alu Panel, 2,0 mm (84 TE 2,5 mm)

Montage mit Haltewinkel am Gehäuse (rechts, links)

## SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Passt zu:** Gehäuse
- Produktfamilie:** PropacPRO
- Typ:** Rückwand
- Produkttyp:** Seitenwand

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen
24576-153	4U	63HP	Perforiert	1
24576-145	2U	63HP	Perforiert	1
24576-050	3U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-149	3U	63HP	Perforiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen
24576-150	3U	84HP	Perforiert	1
24576-049	3U	63HP	Nicht perforiert	1
24576-052	4U	42HP	Nicht perforiert	1
24576-148	3U	42HP	Perforiert	1
24576-045	2U	63HP	Nicht perforiert	1
24576-152	4U	42HP	Perforiert	1
24576-053	4U	63HP	Nicht perforiert	1
24576-047	3U	28HP	Nicht perforiert	1
24576-054	4U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-048	3U	42HP	Nicht perforiert	1
24576-154	4U	84HP	Perforiert	1
24576-146	2U	84HP	Perforiert	1
24576-044	2U	42HP	Nicht perforiert	1
24576-046	2U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-158	6U	84HP	Perforiert	1
24576-147	3U	28HP	Perforiert	1

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen
24576-058	6U	84HP	Nicht perforiert	1
24576-144	2U	42HP	Perforiert	1

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**