

MTSH Federklapp-Dübel mit Haken



MERKMALE

Zur Befestigung an Trockenbauwänden und abgehängten Decken.

Unterlegscheibe, Mutter und Kippelement beigelegt

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Bohrerdurchmesser
MTSH4	584430	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4	70mm	14mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Grenzlast (F)
MTSH4	584430	300N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Wert der endgültigen statischen Last berücksichtigt nicht die Traglastseigenschaften des Trägermaterials. Der entsprechende Sicherheitsfaktor muss zu dieser Lastbemessung hinzuaddiert werden.

Das Feder-Kippelement muss bei der Installation mindestens 35 mm Freiraum haben, um ihn öffnen zu können.

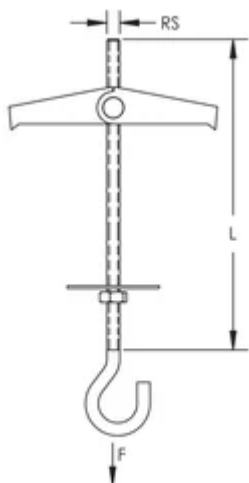

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

