

# Einloch-Kabelschlaufe



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Befestigt Blitzschutz-Ableiter und verhindert ein Verschieben

Mechanische Sicherung mit Schrauben oder Nägeln

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Tiefe (D)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
PC010C	711390	Kupfer	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Kupfer	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Kupfer	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
PC010C	711390	

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Üblicherweise alle 3' (0,9 m) am elektrischen Leiter installiert.

## DIAGRAMME

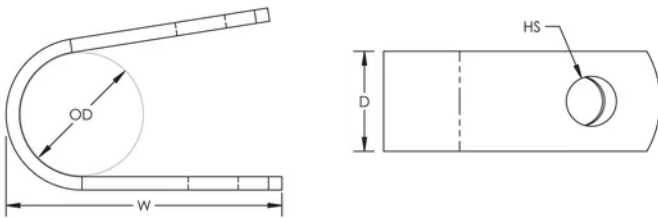

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**