


# EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen, Typ EN 50155, EMV geschirmte Version, 3HE, 84TE, 235 mm

## KATALOGNUMMER

**21500-079**

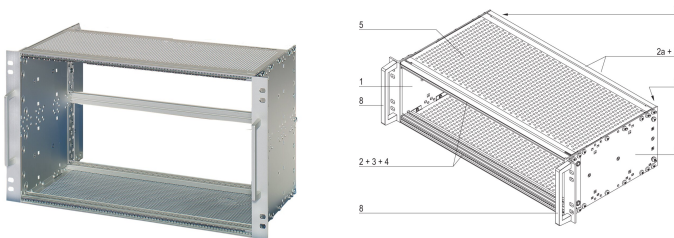

Geschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß EN50155-Standard.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Die doppelte 19"-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm)

IP 20 gemäß IEC 60529.

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

Aluminium

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

## PRODUKTMERKMALE

---

Höhe Gestell: 3U

Anzahl Verpackungen: 1

Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 220mm

Typ Dichtung: Textil EMV

Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)

Griff enthalten: Ja

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103; EN 50155 Teil 12.2.11

Tiefe: 235mm

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Breite Gestell: 84HP

Statische Last: 15kg

Net Weight: 2.11kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Testberichte sind online verfügbar.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**