


CPCI-System mit PSB, 10 HE, 14 Slot

KATALOGNUMMER

24579-028

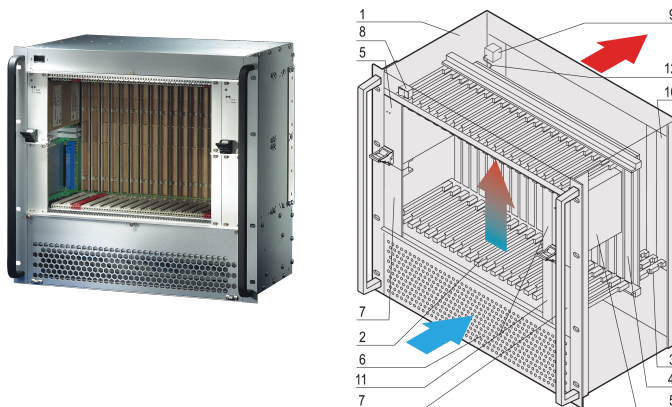

10 HE CompactPCI-System mit PSB für vierzehn 6 HE Boards, vierzehn RTM-Boards und bis zu vier steckbare 3 HE Netzteile.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System gemäß IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, gemäß PICMG 2.16

System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief

Backplane, PSB (package switched backplane), PICMG 2.16 16 Slots, 6 HE, 64-bit (2 Fabric/Switch-Slots, 14 Node-Slots)

Wärmeableitung durch Lüfterkassette, von vorne nach hinten

Zwei 19-Zoll CompactPCI-Netzteile, 300 W (3 HE, 8 TE), vorbereitet für die Installation von zwei weiteren kompatiblen 19-Zoll Netzteilen

Vorbereitet für Systemüberwachung mit einem Chassis Monitoring Modul (CMM)

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 16

Typ: 19-Zoll-Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U CompactPCI mit PSB

Datenübertragung: 64-bit-PCI-Bus; GbE

Strom pro Slot: 40W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten

Höhe Gestell: 10U

Netzteiltyp: (2) AC-Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: PICMG 2.0 R3.0

Tiefe: 275mm

Höhe: 443.7mm

Net Weight: 20kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE