


Modulschiene, vorne, Typ L-OD leicht, ohne Dach, 63 TE

KATALOGNUMMER

34560-063

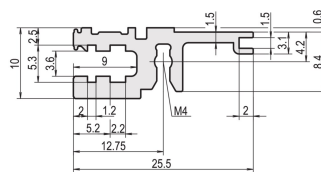

Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ = can be combined, „-“ = combination not recommended

	Horizontal rail	Horizontal rail with side panel	Horizontal rail with side panel (light)	Horizontal rail with side panel (light)
Horizontal rail	-	+	+	+
Horizontal rail with side panel	+	+	+	+
Horizontal rail with side panel (light)	+	+	-	-
Horizontal rail with side panel (light)	+	+	-	-

Side panel

Light rail

Horizontal rail

Horizontal rail with side panel

Horizontal rail with side panel (light)

Horizontal rail with side panel (light)

Die Modulschiene ohne Dach ermöglicht die Verwendung einer 6 HE Frontplatte für einen Baugruppenträger, der z.B. in 2 x 3 HE aufgeteilt ist.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zum Einbau hinter Gesamtfrontplatte

TE-Bedruckung erfolgt erst ab 28 TE

Ohne Lippe (L-OD)

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 63HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 325.12mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Leicht, OD

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Net Weight: 0.09kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE