


Guide Rail Accessory Type, Plastic, 100 mm, 2 mm Groove Width, Red

KATALOGNUMMER

64568-082

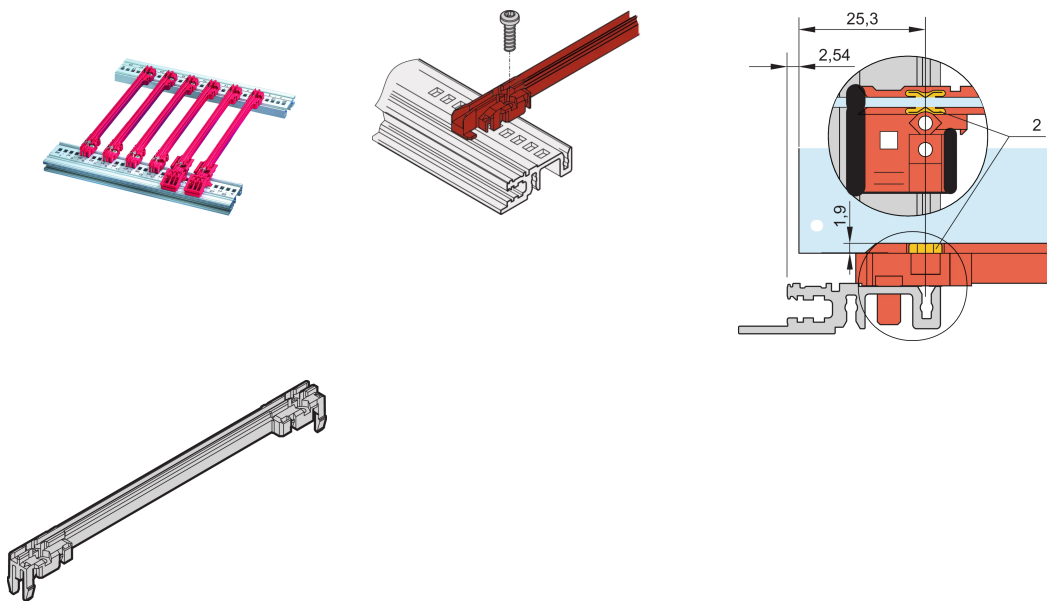

Die Kunststoff-Führungsschiene vom Typ Zubehör für Leiterplatten oder Steckbaugruppen bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den Baugruppen. Bei Bedarf werden die Führungsschienen zusätzlich mit der horizontalen verschraubt

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kunststoffführungsschiene, Typ Zubehör

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

Der optionale ESD-Clip kann in Führungsschienen eingebaut werden und gewährleistet einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und horizontaler Schiene sowohl auf der Seite der Lötstifte als auch auf der Komponentenseite

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Führungsschiene
Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Typ: Zubehör
Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub
Leiterplattentiefe: 100mm
Nutbreite: 2
Material: Polycarbonat
Farbe: Rot
Anzahl Verpackungen: 1
Gross Weight: 0.003kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE