

Druckeinsatz für Blechmetall



MERKMALE

Zur Installation von Kunststoff-Kabelschutzrohrklammern und Klemmen an Kabelträgern oder Federstahlbefestigern mit Schlitz

Glüh-/Heißdrahttest bei 650 °C nach EN 60695-2 bestanden

Halogenfrei

UV-stabil


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Temperatur | Höhe (H) | Breite (W) | Dicke (T) |
|---------------|---------------|----------|--------------|----------|------------|---------------|
| SCESV | 800034 | Nylon | -20 to 85 °C | 18 mm | 20 mm | 0.50 - 1.1 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Lochgröße (HS) |
|---------------|---------------|----------------|
| SCESV | 800034 | 6 - 8 mm |

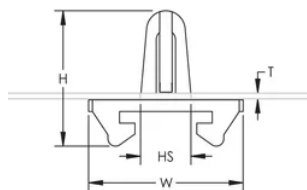

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

