


Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 1000 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

22130-309

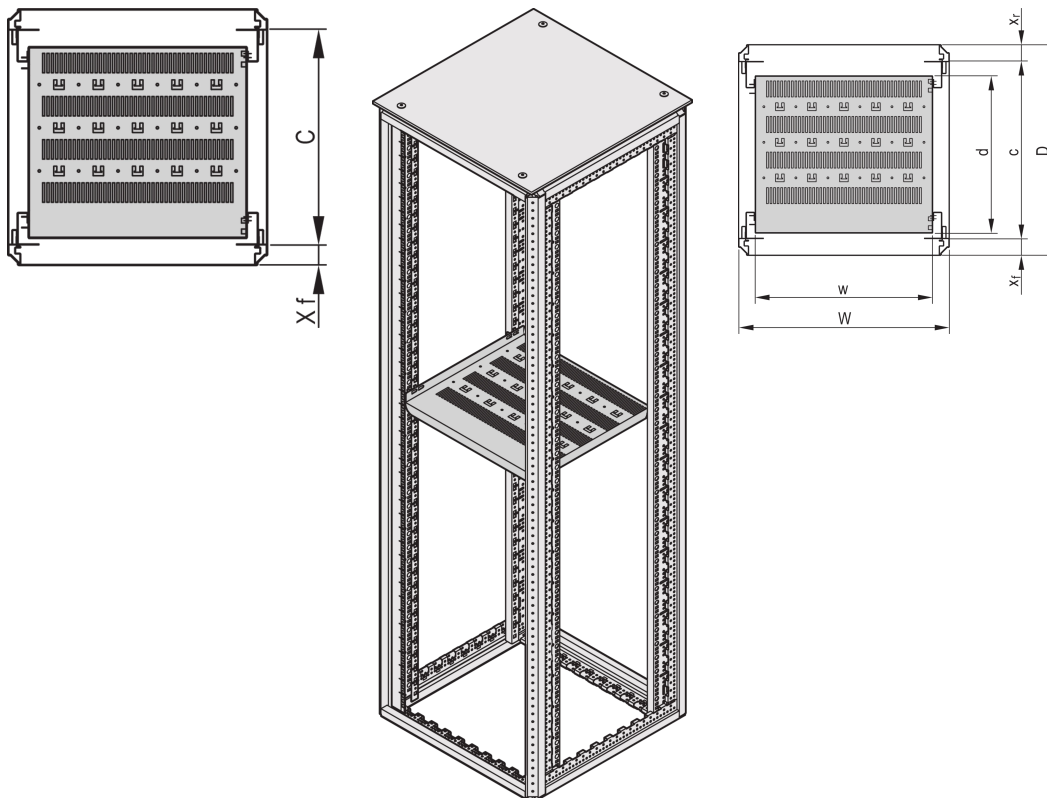

Für Varistar 19"-Fachboden, stationär, 75 kg.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast 75 kg

St, 1,5 mm

Inkl. Erdung

Breite 495 mm

Zur Montage auf vier 19-Zoll-Winkelprofilen

PRODUKTMERKMALE

Breite: 495mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Lichtgrau

Farbcode: RAL 7035

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 740mm

Länge: 682mm

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Fachboden

Typ: Volle Tiefe

Gross Weight: 4.63kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.